


Осьовий комплект EAMM-A-R38-57A

Номер деталі: 1578138

FESTO

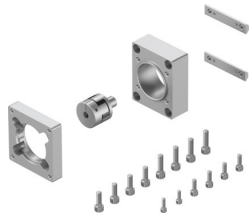

Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	31 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.2 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	3.6 Н·м
Вага продукту	280 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	R38
Код інтерфейсу Motor In	57A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS