


Плита
MHA2-PR2-5-M5
Номер деталі: 525127

FESTO

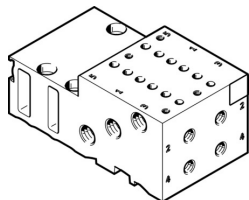

Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	254 г
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M7
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичний порт 3	M7
Пневматичне з'єднання 4	M5
Пневматичне з'єднання 5	M7
Матеріал монтажноі плити	Кований алюмінієвий сплав