


Đế van
MHP1-PR2-3-PI-PCB
Số bộ phận: 197242

FESTO

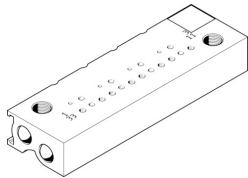

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	2
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
Kiểu gắn van	với ren trong
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 3	M5
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn