


Khớp thẳng
EAMM-A-K38-70A
Số bộ phận: 557981

FESTO

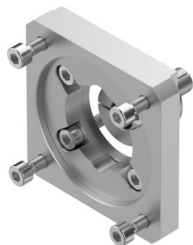

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn có thể truyền	4.4 N m
trọng lượng sản phẩm	200 g
Bộ truyền động mã giao diện	K38
Mã giao diện Động cơ trong	70A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS