

# 快插螺纹接头 QSM-B-M5-3-I-20


产品代号: 132117  
将被停止供应的产品

外螺纹, 采用内六角插座.

将停止供货的产品,

供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

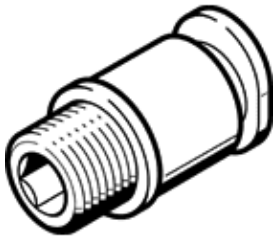

## 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
额定尺寸	1.9 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
容器尺寸	20
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	3.3 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 M5
气动连接, 气口 2	用于3mm 气管外径
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	黄铜 镀镍
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀