


# 插入式穿板接头 NPQP-H-Q6-E

产品代号: 132549

FESTO

将要停止供货的型号。供货至 2013年。

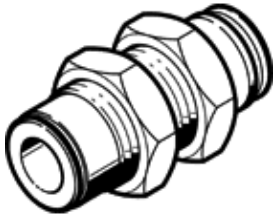

## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	3.7 mm
设计结构	推/拉原理
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	10.2 g
气动连接, 气口 1	用于6mm 气管外径
气动连接, 气口 2	用于6mm 气管外径
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
外壳的材料信息	PP
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀