


# 波纹管组件

## EADB-V2-63-S201-300

产品代号: 1488363

FESTO

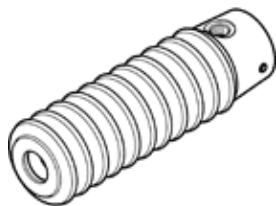

### 技术参数

特性	值
外径	93 mm
尺寸	63
行程范围	201 ... 300 mm
活塞杆前端附件	80 mm
设计	圆形
装配位置	任意
设计结构	波纹管组件 采用管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
对介质的阻力	灰尘 碎屑 油 油脂 气体管路
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-10 ... 80 °C
移动质量	183 g
产品重量	307 g
安装类型	套上 带螺纹销
气动连接	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接元件	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 波纹管	NBR
材料信息, 螺纹销	高合金钢, 耐腐蚀