

减压阀 LRMA-QS-6

 

产品代号: 153496
将被停止供应的产品

FESTO

带压力表

将停止供货的产品，

供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

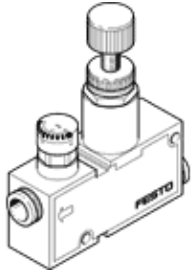

技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 控制器功能 | 输出压力恒定 带第二排气通道 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-6 |
| 气动连接, 气口 2 | QS-6 |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 标准额定流量 | 76 l/min |
| 输入压力 1 | 0 ... 9 bar |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 材料信息, 壳体 | PBT-加强 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 驱动器锁 | 带锁紧螺母的 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 直控式活塞调节器 具有环路气源系统 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 压力控制范围 | 1 ... 8 bar |
| 产品重量 | 45 g |
| 材料信息, 螺纹塞 | 黄铜 镀镍 |
| 材料信息, 螺纹密封 | PTFE |