


# Y型快插接头 QSMY-1/8T-U

产品代号: 153921

FESTO

该产品只可从Festo USA订购

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

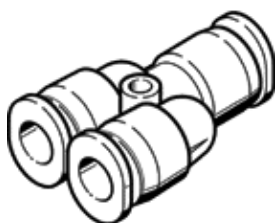

## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | Mini型                        |
| 额定尺寸         | 1.2 mm                       |
| 装配位置         | 任意                           |
| 容器尺寸         | 1                            |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1                            |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                |
| 授权           | Germanischer Lloyd           |
| 产品重量         | 3.7 g                        |
| 输出数量         | 2                            |
| 输送管线的数量      | 1                            |
| 气动连接, 气口 1   | 用于5/32" 气管外径                 |
| 气动连接, 气口 2   | 用于5/32" 气管外径                 |
| 释放环的颜色       | 灰色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 外壳的材料信息      | PBT                          |
| 释放环的材料数据     | POM                          |
| 气管密封的材料信息    | NBR                          |
| 软管夹部分的材料数据   | 高合金钢, 耐腐蚀                    |