

 

导向单元

SPZ-32-25-P-A-S6

产品代号: 159763

FESTO

带双活塞杆, 行程开关.

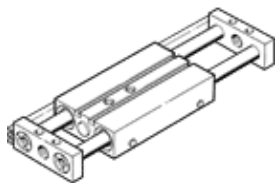

技术参数

特性	值
行程	25 mm
可调节终端位置/长度	10 mm
活塞直径	32 mm
驱动单元的运作模式	滑块
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
位置检测	用于接近式传感器
Variants	耐热密封型, 温度达 150°C
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 120 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	724 N
6 bar时的理论作用力, 进程	724 N
气动连接	G1/8
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	FPM
外壳的材料信息	锻造铝合金
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀