


 
# 无杆气缸 DGPL-1"- -PPV-A-GF-B

产品代号: 162932

FESTO

非接触式位置感测, 无活塞杆, 驱动装置与活塞机械连接, 两端可调节缓冲.

该产品只可从Festo USA订购

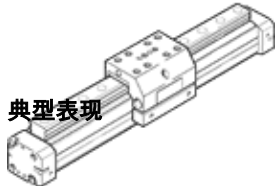

典型表现

## 技术参数

| 特性    | 值                               |
|-------|---------------------------------|
| 行程    | 10 ... 3,000 mm                 |
| 活塞直径  | 1"                              |
| 缓冲    | PPV: 两端带可调的气缓冲<br>液压缓冲器, 硬性特征曲线 |
| 导向    | 普通轴承导向                          |
| 驱动器原理 | 正-锁定 (槽)                        |
| 工作压力  | 2 ... 8 bar                     |
| 工作模式  | 双作用                             |
| 工作介质  | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 环境温度  | -10 ... 60 °C                   |
| 缓冲长度  | 18 mm                           |
| 气动连接  | NPT1/8-27                       |