

 

电磁阀

JMVH-5-1/4-B-VI-X

产品代号: 164567

FESTO

带电磁线圈和手控, 不带插座

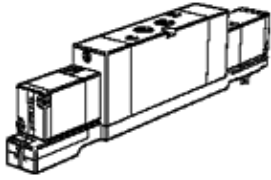

技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
标准额定流量	1,600 l/min
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
额定尺寸	10 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
b 值	0.38
C 值	6.35 l/sbar
反向切换时间	18 ms
线圈的特性参数	24 V DC: 2.5 W
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	过滤压缩空气, 过滤等级40 µm, 润滑或未润滑
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	底座 G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	底座 G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	底座
材料备注	含有PWIS 物质