 



止动气缸 STAF-50-30-P-A-K

产品代号: 164881

FESTO

带摆动杠杆和集成式法兰板。
该产品不可用于流质环境。该产品易于更改成双作用气缸。

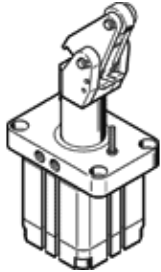

技术参数

特性	值
行程	30 mm
活塞直径	50 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	垂直
工作模式	单作用 拉的动作
设计结构	带摆杆夹紧装置的活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
Variants	单端活塞杆
防止扭转/导向	导向杆
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	5 ... 60 °C
冲击力	1,200 N
产品重量	1,810 g
安装类型	带通孔
气动连接	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE
盖子的材料信息	铝
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	铝
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀