

# 止动气缸


## STA-20-15-P-A-R

产品代号: 164883

FESTO

带滚轮

该产品不可用于流质环境。该产品易于更改成双作用气缸。

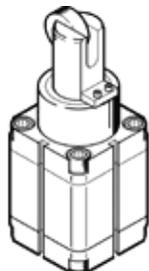

### 技术参数

特性	值
行程	15 mm
活塞直径	20 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	单作用 拉的动作
设计结构	带滚轮的活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
防止扭转/导向	扁平活塞杆
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	0 ... 60 °C
冲击力	170 N
在切换操作时的许用侧向力	150 N
安装类型	可选 带通孔 具有内 ( 阴 ) 螺纹
气动连接	M5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
盖子的材料信息	铝
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	铝
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
滚轴的材料说明	钢