

# 端板 CPE10-PRS-EP

产品代号: 164964


传统型 - 不用于新项目

用于CP紧凑系列阀

该气路块仅可以使用带G管螺纹的管接头

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品

FESTO

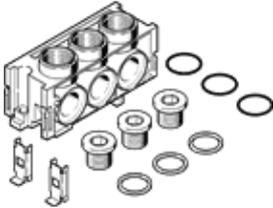

## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| 产品重量         | 70 g                                    |
| 底座的安装方法      | 带通孔<br>带高帽式导轨                           |
| 气动连接, 气口 1   | G1/4                                    |
| 材料备注         | 不含有黄铜和PTFE<br>符合 RoHS                   |
| 材料信息, 壳体     | PA-加强                                   |