


多针插座

IMP1-SD-40-0,75

产品代号: 18322

FESTO

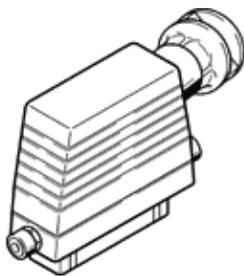

技术参数

特性	值
许用的电缆直径	10 ... 19 mm
装配位置	任何
工作电压范围 AC	≤ 300 V
工作电压范围 DC	≤ 250 V
许用的电流负载	10 A
防护等级	IP65
环境温度	-40 ... 125 °C
产品重量	325 g
端子截面	0.75 mm ²
电连接	插头插座 40针
电缆螺纹连接	Pg21
安装类型	带夹紧带
外壳的材料信息	塑料的 压铸轻型合金
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀银