 



# 吸附式干燥器 LDF-H4-N1/2

产品代号: 185680

FESTO

用于生产干燥和干净的气源。  
该产品只可从Festo USA订购

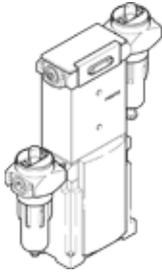

## 技术参数

特性	值
装配位置	垂直
杯罩保护	金属保护罩
输入压力 1	4 ... 10.5 bar
大气露点	-40 °C
工作介质	压缩空气, 经过滤, 未润滑
CE-Zeichen (siehe Konformiterklerung)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1
介质温度	2 ... 50 °C
环境温度	2 ... 50 °C
产品重量	24,700 g
安装类型	带通孔
外壳的材料信息	牙铸锌