


防护套管螺纹接头 MKGV-20-M25

产品代号: 1877303

FESTO

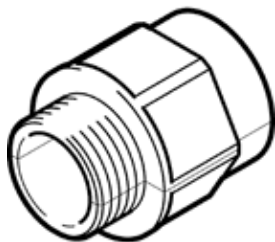

技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP54
环境温度	-40 ... 100 °C
安装类型	具有外 (内) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
安装件的材料信息	PA