


气路板模块 CPE10-PRSGO-3

产品代号: 187819
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于 CP 紧凑系列阀, 带开启的 PRS 管。
该气路块仅可以使用带 G 管螺纹的管接头
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品

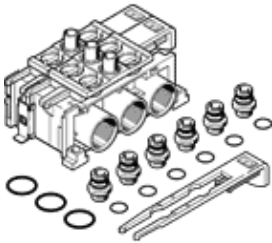

技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀位的最大数量 | 3 |
| 工作介质 | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 产品重量 | 70 g |
| 底座的安装方法 | 带通孔 带高帽式导轨 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和 PTFE 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 |