


**阀岛**  
**IIFB-02-1/8-4-BU**  
 产品代号: 18850

G1/8, 带现场总线接口  
 如果需要订货, 先启动阀岛配置器

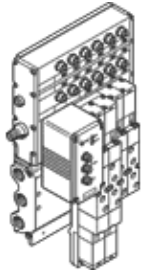

**技术参数**

特性	值
阀功能	5/2 单电控 5/2 双稳 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	750 ... 1,000 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	现场总线 集成控制器
阀位的最大数量	4
环境温度	-5 ... 50 °C
防护等级	IP65
驱动类型	电气的
阀岛型号	02
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	固定模块宽度
先导压力	1.5 ... 10 bar
额定工作电压 DC	24 V
介质温度	-5 ... 50 °C
材料备注	含有PWIS 物质