


# 分气接头

## QSQ-1/4T-3/16-U

产品代号: 190609

FESTO

360°可旋转, 4 个输出。

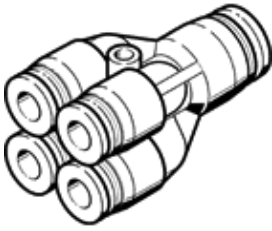

### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	2.8 mm
装配位置	任意
设计结构	推/拉原理
包装数量	1
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	20.5 g
输出数量	4
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	用于 1/4" 气管外径
气动连接, 气口 2	用于 3/16" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀