


快插接头

QSM-1/16-5/32-U

产品代号: 190676

FESTO

外螺纹，采用外六角形式。
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品，供货至 2011.

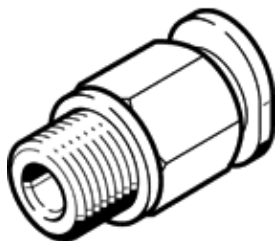

技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------------------|
| 尺寸 | Mini型 |
| 额定尺寸 | 2.9 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 外表层 |
| 装配位置 | 任何 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 真空 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 产品重量 | 7.2 g |
| 气动连接 | NPT1/16-27 用于5/32" 气管外径 |
| 释放环的颜色 | 灰色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | 黄铜 镀镍 |
| 释放环的材料数据 | POM |
| 气管密封的材料信息 | NBR |
| 软管夹部分的材料数据 | 高合金钢, 耐腐蚀 |