


# 快插接头 QSM-1/4-1/8-U

产品代号: 190680

FESTO

外螺纹，采用外六角形式。  
该产品只可从Festo USA订购

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

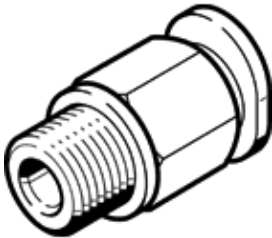

## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | Mini型                        |
| 额定尺寸         | 1.9 mm                       |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 外表层                          |
| 装配位置         | 任意                           |
| 容器尺寸         | 1                            |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1                            |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                |
| 授权           | Germanischer Lloyd           |
| 最大紧固扭矩       | 14 Nm                        |
| 产品重量         | 15 g                         |
| 气动连接, 气口 1   | NPT1/4-18                    |
| 气动连接, 气口 2   | 用于1/8" 气管外径                  |
| 释放环的颜色       | 灰色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 外壳的材料信息      | 黄铜<br>镀镍                     |
| 释放环的材料数据     | POM                          |
| 气管密封的材料信息    | NBR                          |
| 软管夹部分的材料数据   | 高合金钢, 耐腐蚀                    |