


被动式导向轴

FDG-32- -

产品代号: 192852

FESTO

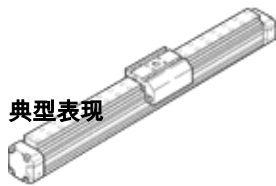

典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	32
行程	10 ... 3,000 mm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	无驱型导向轴
最高速度	3 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
材料备注	不含有黄铜和PTFE
导向元件的材料信息	钢
外壳的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理