


# 被动式导向轴 FDG-40- -

产品代号: 192853  
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，  
供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

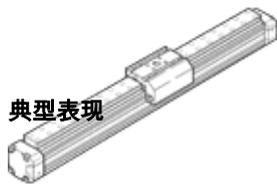

典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	40
行程	1 ... 4,000 mm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	无驱型导向轴
最高速度	3 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息，导向元件	钢
材料信息，壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理