 



# 单向节流阀 GR-QS-6-LF

产品代号: 193968  
将被停止供应的产品

单向流量可调  
将停止供货的产品，  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

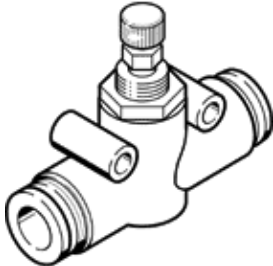

## 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	QS-6
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	可选 前面板安装 带通孔 带附件
节流方向上的标准额定流量	75 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	260 ... 270 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
外壳的材料信息	PA-加强
装配位置	任意
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	110 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	25 g
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
释放环的材料数据	POM
调节螺钉的材料数据	高合金钢