 



# 消声器 UO-M7

产品代号: 197582

FESTO

用于真空发射器

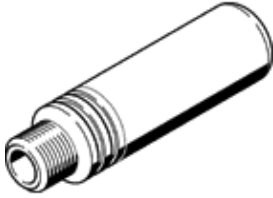

## 技术参数

| 特性          | 值                            |
|-------------|------------------------------|
| 装配位置        | 任意                           |
| 设计结构        | 开放式消声器                       |
| 工作压力 MPa    | 0 ... 0.8 MPa                |
| 工作压力        | 0 ... 8 bar                  |
| 工作介质        | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS 符合性    | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度        | -10 ... 60 °C                |
| 产品重量        | 2.5 g                        |
| 气动连接        | M7                           |
| 材料信息, 消声器插件 | PE                           |
| 材料信息, 螺纹塞   | PE                           |
| 材料备注        | 符合 RoHS                      |