


# 波纹吸盘 VASB-100-1/4-PUR

产品代号: 35423

FESTO

带密封圈 OL.

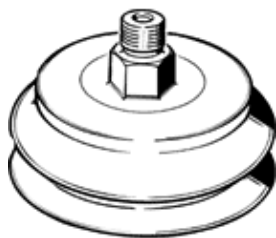

## 技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
吸盘直径	100 mm
有效的吸气直径	85 mm
设计结构	真空接口位于顶部 圆形, 1.5 层盘旋褶皱
工作介质	大气
环境温度	-20 ... 60 °C
70%真空时的起步阻力	397 N
安装螺纹	G1/4
吸盘安装件	G 1/4
真空接口	G1/4
肖氏硬度	62
凸缘螺丝的材料信息	牙铸锌
吸盘的材料信息	TPE-U(PU)