


# 传感器

## SKDA-4-AB

产品代号: 4624761

FESTO

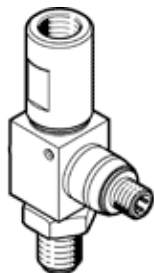

### 技术参数

特性	值
力测量范围	0 ... 4 kN
校准范围	-0.5 ... 4.5 kN
极限载荷	11.25 kN
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
模拟量输出	4 - 20 mA
精确度, 模拟量输出 FS	0.2 %FS
材料信息, 壳体	锻造铝合金 高合金钢, 耐腐蚀
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
产品重量	0.3 kg
环境温度	-20 ... 80 °C
防护等级	IP67
电连接	插头插座 M12x1 4针 A编码
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV