


连接块

MHP4-PR6-3

产品代号: 525231

FESTO

用于 MHP4-...-HC/TC 型半管式阀。

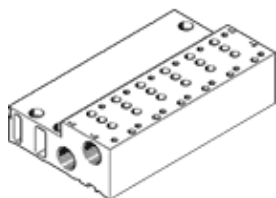

技术参数

特性	值
阀位的最大数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2
产品重量	1,080 g
底座的安装方法	带通孔 带高帽式导轨
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
气口 1/33	G3/8
气口 3/11	G3/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE
底座的材料信息	锻造铝合金