

 

接近开关

SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

产品代号: 525915

FESTO

电驱动，无接触式，PNP，用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元，顶端安装，带电缆。

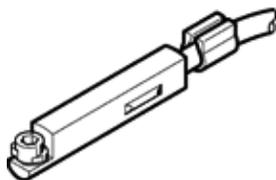

技术参数

特性	值
设计	适用于圆形槽
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
环境温度	-20 ... 60 °C
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	<= 0.33 ms
关闭时间	0.3 ms
最大接点容量 DC	6 W
电压降	2 V
剩余电流	0.06 mA
短路强度	是
工作电压范围 DC	5 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	电缆 3芯
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	2.5 m
电缆护套的材料信息	PUR
安装类型	可插入的 夹紧在圆形槽中
紧固扭矩	0.2 Nm
产品重量	15 g
外壳的材料信息	PA
工作状态显示	黄色 LED
环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP67