

 

接近开关

SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

产品代号: 526676

FESTO

电驱动, 无接触式, 2芯连接, 用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元, 带电缆。

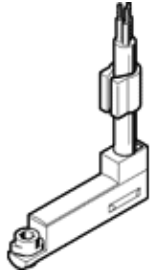

技术参数

特性	值
设计	适用于圆形槽
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
测量原则	磁阻
环境温度	-20 ... 60 °C
开关输出	非接触式 2-线
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	< 0.5 ms
关闭时间	> 0.5 ms
最大输出电流	50 mA
最大接点容量 DC	1.5 W
电压降	< 8 V
剩余电流	< 1 mA
短路强度	是
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	电缆 2芯
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	2.5 m
电缆护套的材料信息	PUR
安装类型	与气缸型材齐平 夹紧在圆形槽中 可以从上方插入到槽内
紧固扭矩	0.4 Nm
产品重量	15.4 g
外壳的材料信息	PA 高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示	黄色 LED
环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP67