


# T 型快插接头 QBMT-M5-1/8-U-M

订货号: 533247

FESTO

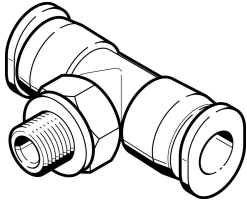

## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | 标准  |
| 公称通径                | 0,098 in                                  |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈                                       |
| 设计                  | T 型                                       |
| 包规格                 | 10  |
| 工作压力时完整温度范围         | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | 0.95 bar...10 bar                         |
| 海事分类                | 参见证书                                      |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]           |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                          |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F            |
| 标称扭矩                | 0.5 Nm                                    |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 10%                                     |
| 产品重量                | 139 oz                                    |
| 安装方式                | 外六角, A/F 8 mm                             |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 M5                                    |
| 气接口, 气口 2           | 用于气管外径 1/8" "                             |
| 释放环颜色               | 灰色  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                   |
| 外壳材料                | PBT                                       |
| 螺纹密封件材料             | NBR                                       |
| 释放环材料               | POM                                       |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                    |