


# 气爪夹头上的安装孔

## BUB-HGPT-35-

产品代号: 537201

FESTO

适合于HGPT-... T型槽爪

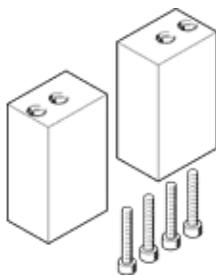

## 技术参数

特性	值
尺寸	35
装配位置	任何
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	5 ... 60 °C
符合夹头标准的产品重量	182 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息, 未经过机械加工的部件	锻造铝合金