


# 气路条

## VABM-B6-E-G12-2

产品代号: 537506

FESTO

用于VUVB 电磁阀.

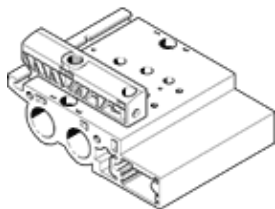

### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	21 mm
阀位的最大数量	2
耐腐蚀等级 CRC	2
最大紧固扭矩,H-导轨安装	1.5 Nm
最大紧固扭矩, 阀安装	2 Nm
最大紧固扭矩,墙面安装	5 Nm
产品重量	460 g
先导气口12/14	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 3	G1/2
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 气路条	锻造铝合金