


直线型门架

DHSL-2DGE40RF-DGEA25

产品代号: 543018

FESTO

包含电动齿带驱动轴，带有滚轮导向和被动导向轴和电动悬臂轴，高效的定位。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价

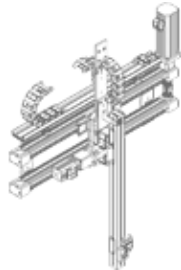

技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|-------------------|
| 设备 | 直线悬臂4.0 |
| 有效负载 | 0 ... 10 kg |
| 驱动单元, Z 轴 | DGEA-25 |
| 驱动系统, Z 轴 | 电动的 DGEA 齿带驱动器 |
| 中间位置, Z 轴 | Any |
| 行程, Z 轴 | 0 ... 600 mm |
| 终点位置的重复精度, Z 轴 | ± 0,05 mm |
| 中间位置的重复精度, Z 轴 | ± 0,05 mm |
| 驱动单元, Y 轴 | 2x DGE-40-ZR-RF |
| 驱动系统, Y 轴 | 电动的 带滚轮导向的齿带 |
| 中间位置, Y 轴 | Any |
| 行程, Y 轴 | 0 ... 2,000 mm |
| 终点位置的重复精度, Y 轴 | ± 0,1 mm |
| 中间位置的重复精度, Y 轴 | ± 0,1 mm |