


气路条

VABM-B6-E-G14-5

产品代号: 545816

FESTO

用于VUVB 电磁阀.

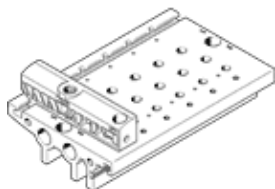

技术参数

特性	值
宽度尺寸	21 mm
阀位的最大数量	5
耐腐蚀等级 CRC	2
最大紧固扭矩, H-导轨安装	1.5 Nm
最大紧固扭矩, 阀安装	2 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	5 Nm
产品重量	470 g
先导气口 12/14	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 气路条	锻造铝合金