

电源组

SVG-1/230VAC-24VDC-10A


产品代号: 547868
将被停止供应的产品

带24 V DC 额定输出电压和 10 A 额定输出电流

将停止供货的产品，

供货至2014。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

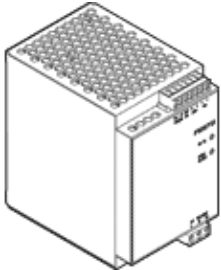

技术参数

特性	值
宽度	85 mm
高度	130 mm
长度	125 mm
装配位置	自由对流
主气源	单相
输入电流	2,8 - 1,2 A
额定输出电压DC	24 V
额定输出电流	10 A
输入电压范围AC	100 ... 240 V
能源不充足缓冲	50 ms
线频率	45 ... 65 Hz
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
储藏温度	-40 ... 85 °C
相对空气湿度	95%
防护等级	IP20
环境温度	-25 ... 70 °C
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
产品重量	1,300 g
安装类型	带高帽式导轨
材料备注	含有PWIS 物质