


# 单向节流阀

## VFOV-LE-G18-Q4

产品代号: 549155

FESTO

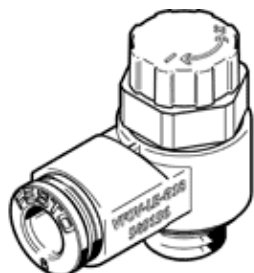

### 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	QS-4
气动连接, 气口 2	G1/8
驱动类型	手册
调节元件	旋转手柄
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	0 ... 260 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	130 ... 230 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
装配位置	任何
节流方向上的标准额定流量：6 -> 0 bar	0 ... 325 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	300 ... 410 l/min
储藏温度	-10 ... 40 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	3 Nm
产品重量	10 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
材料信息， 旋转手柄	PA-加强
材料信息， 中空螺栓	锻造铝合金 阳极氧化处理
释放环的材料数据	POM
摆动接头的材料数据	PA-加强