


**插头**  
**NECC-L1G2-C1**  
产品代号: 553857

**FESTO**

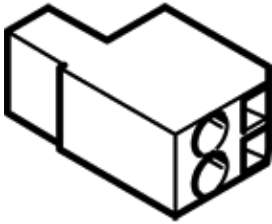

**技术参数**

特性	值
工作电压范围 AC	300 V
许用的电流负载	10 A
端子截面	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
环境温度	-25 ... 100 °C
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 壳体	PBT