


气爪夹头上的安装孔

BUB-HGPT-40-B

产品代号: 560248

FESTO

适合于T型槽气爪 HGPT-...-B

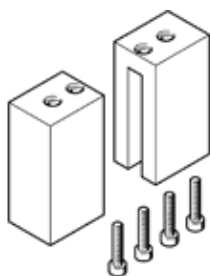

技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
符合夹头标准的产品重量	280 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 未加工的部分	锻造铝合金