


轴向组件 EAMM-A-D32-35A-40A

产品代号: 560281

FESTO

适合于电驱动器。

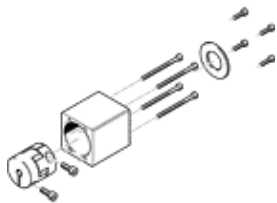

技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|----------------|
| 装配位置 | 任意 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 可传递扭矩 | 4 Nm |
| 产品重量 | 220 g |
| 接口代码, 驱动器 | D32C |
| 接口代码, 马达输入 | 35A |
| 材料备注 | 符合 RoHS |