


轴向组件 EAMM-A-S38-42A

产品代号: 560685

☆ 核心产品范围

适合于电驱动器。

FESTO

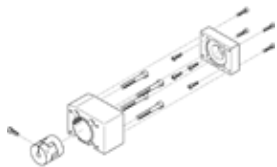

技术参数

特性	值
装配位置	任意
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	3.5 Nm
产品重量	410 g
接口代码, 驱动器	S38
接口代码, 马达输入	42A
材料备注	符合 RoHS