


# 气路条

## VABM-L1-10AW-M7-8

产品代号: 566552

FESTO

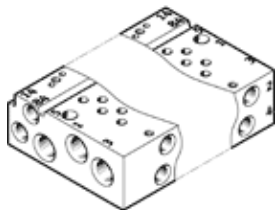

### 技术参数

| 特性             | 值                                     |
|----------------|---------------------------------------|
| 宽度尺寸           | 10.5 mm                               |
| 阀位的最大数量        | 16                                    |
| 工作压力 MPa       | -0.09 ... 1 MPa                       |
| 工作压力           | -0.9 ... 10 bar                       |
| 授权             | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC      | 2 - 中等腐蚀影响                            |
| PWIS 符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 最大紧固扭矩, H-导轨安装 | 1.5 Nm                                |
| 最大紧固扭矩, 阀安装    | 0.45 Nm                               |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装   | 1.5 Nm                                |
| 产品重量           | 168 g                                 |
| 先导气口 12/14     | M5                                    |
| 先导排气口 82/84    | M5                                    |
| 气动连接, 气口 1     | M7                                    |
| 气动连接, 气口 2     | M5                                    |
| 气动连接, 气口 3     | M7                                    |
| 气动连接, 气口 4     | M5                                    |
| 气动连接, 气口 5     | M7                                    |
| 材料备注           | 符合 RoHS                               |
| 材料信息, 气路板      | 锻造铝合金                                 |