


# 直线型门架

## DHSL-15-EGC120TB-DGEA40

产品代号: 574531

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价

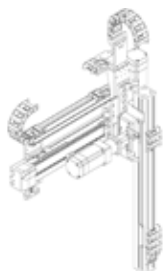

### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂 15
有效负载	0 ... 15 kg
驱动单元, Z 轴	DGEA-40
驱动系统, Z 轴	电动的 齿带驱动器
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,05$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,05$ mm
驱动单元, Y 轴	EGC-120-TB
驱动系统, Y 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 8,500 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,08$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,08$ mm