


# 气路板模块

## VABM-B10-20E-N38-2-P3

产品代号: 576453

FESTO

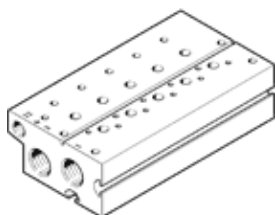

### 技术参数

| 特性         | 值                 |
|------------|-------------------|
| 宽度尺寸       | 22 mm             |
| 装配位置       | 任意                |
| 阀位的最大数量    | 2                 |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2 – 中等腐蚀影响        |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量       | 449 g             |
| 安装类型       | 带通孔               |
| 先导气口 12    | 1/8 NPT           |
| 气动连接, 气口 1 | 3/8 NPT           |
| 气动连接, 气口 3 | 3/8 NPT           |
| 材料备注       | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 气路板  | 锻造铝合金             |