


# 气路板模块

## VABM-B10-25E-N12-5

产品代号: 8026255

FESTO

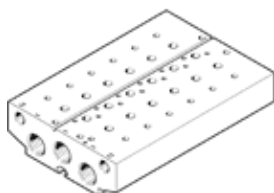

### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	27.5 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	5
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1,818 g
安装类型	带通孔
先导气口 12	1/8 NPT
先导气口 14	1/8 NPT
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
气动连接, 气口 3	1/2 NPT
气动连接, 气口 5	1/2 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金