


气路板模块

VABM-B10-30E-N34-10

产品代号: 8026376

FESTO

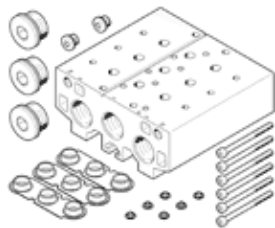

技术参数

特性	值
宽度尺寸	32 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	10
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	5,646 g
安装类型	带通孔
先导气口 12	1/8 NPT
先导气口 14	1/8 NPT
气动连接, 气口 1	3/4 NPT
气动连接, 气口 3	3/4 NPT
气动连接, 气口 5	3/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金