


连接电缆

NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

产品代号: 8031122
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

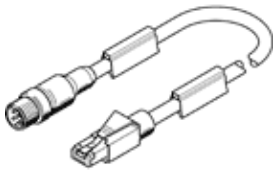

技术参数

特性	值
装配位置	任意
产品重量	455 g
电接口 1	直列式插头, M12x1, 4针, D 编码, 可屏蔽
电接口 2	直列式插头, RJ45, 4 针
工作电压范围 DC	0 ... 50 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
电泳强度	0.8 kV
以太网电缆规格	型号: CAT 5
电缆长度	10 m
电缆属性	Basic
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准
电缆的最小弯折半径	52 mm
电缆直径	6.4 mm
电缆直径公差	± 0,2 mm
电缆结构	2x(2x0,14)
导体的额定截面	0.14 mm ²
端子截面	0.14 mm ²
防护等级	IP20 IP67
采用弹性电缆安装时的环境温度	-20 ... 80 °C
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	蓝色
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀镍和镀金