


# 轴向组件

## EAMM-A-L62-56GA

产品代号: 8063497

FESTO

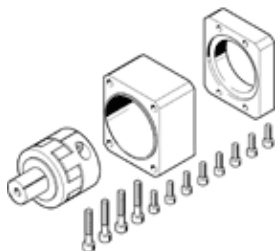

### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	38 Nm
产品重量	981 g
接口代码, 驱动器	L62
接口代码, 马达输入	56GA
材料备注	符合 RoHS